


Frontprofil 40x80 Typ C01-5

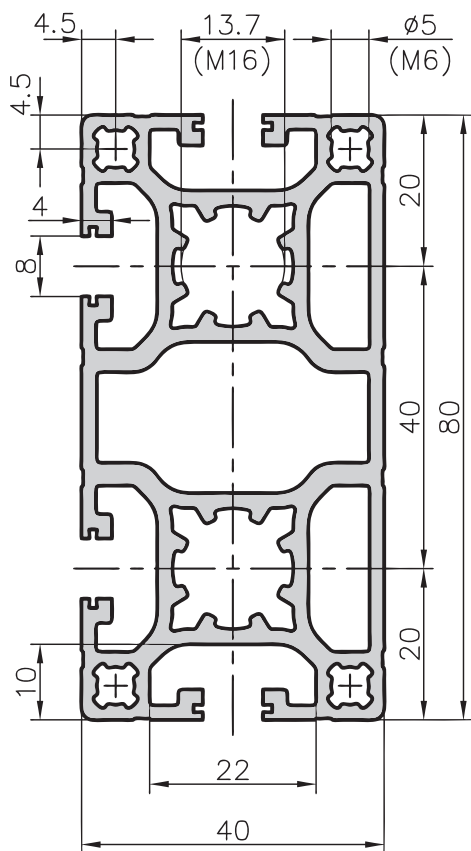

Anwendung

Wie alle teilweise geschlossenen Profile. Immer dort, wo Verunreinigungen minimiert werden müssen und keine Nuten erwünscht sind.


Technische Daten

I_x	=	64.40 cm ⁴
I_y	=	17.20 cm ⁴
W_x	=	16.10 cm ³
W_y	=	8.60 cm ³
Profilfläche	=	9.76 cm ²
Gewicht	=	2.6 kg/m

Bestellangaben

Bestellnummer

Frontprofil 40x80	
Lagerlänge 5000 mm	C01-5-00/5000
Frontprofil 40x80	
auf Länge zugeschnitten	C01-5-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 57-61

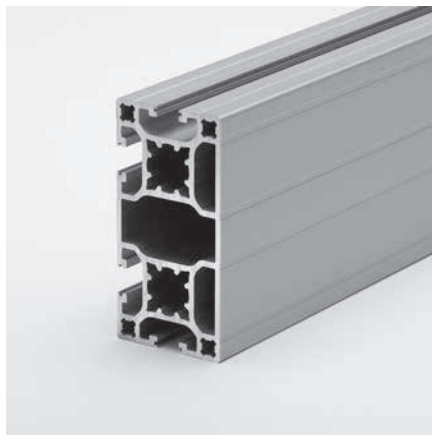

Anwendung

Das Leichtprofil 40x120 wird als kostengünstige Traverse eingesetzt.

Technische Daten

I_x	=	203.49 cm ⁴
I_y	=	25.75 cm ⁴
W_x	=	33.91 cm ³
W_y	=	12.87 cm ³
Profilfläche	=	14.77 cm ²
Gewicht	=	3.99 kg/m

Bestellangaben

Bestellnummer

Leichtprofil 40x120	
Lagerlänge 5000 mm	C03-9-00/5000
Leichtprofil 40x120	
auf Länge zugeschnitten	C03-9-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 57-61

Leichtprofil 40x120 Typ C03-9

