


Profilé frontal 40x80 Type C01-5

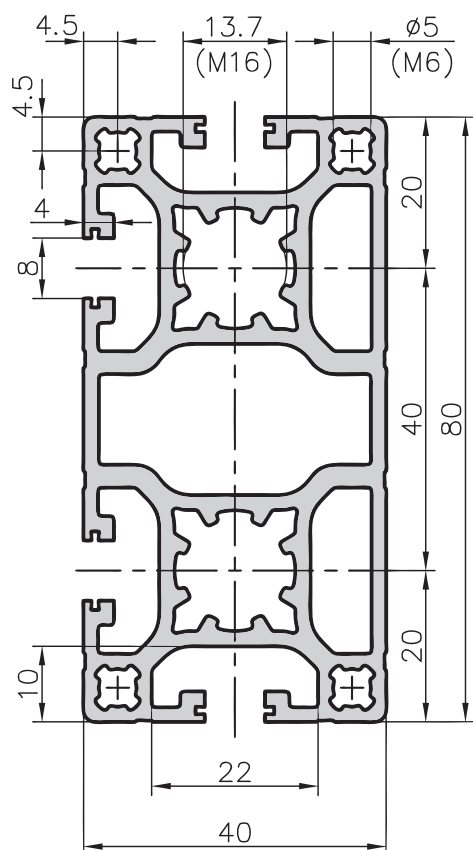

Application


Comme tous les profils partiellement fermés: toujours utilisés quand il faut minimiser les risques de salissure.

Données techniques

I_x	=	64.40 cm ⁴
I_y	=	17.20 cm ⁴
W_x	=	16.10 cm ³
W_y	=	8.60 cm ³
Surface de profilé	=	9.76 cm ²
Poids	=	2.6 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé frontal 40x80	
Longueur unitaire 5000 mm	C01-5-00/5000
Profilé frontal 40x80	
Découpe sur mesure	C01-5-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61

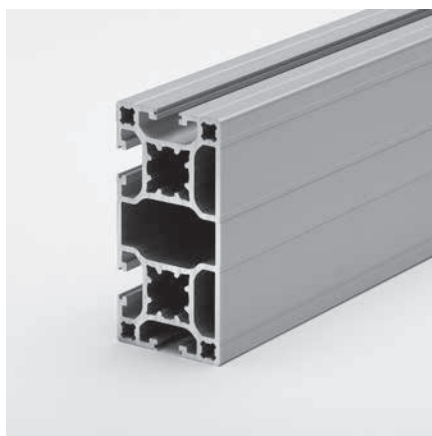

Application

Le profilé léger 40x120 est utilisé comme traverse économique.

Données techniques

I_x	=	203.49 cm ⁴
I_y	=	25.75 cm ⁴
W_x	=	33.91 cm ³
W_y	=	12.87 cm ³
Surface de profilé	=	14.77 cm ²
Poids	=	3.99 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé léger 40x120	
Longueur unitaire 5000 mm	C03-9-00/5000
Profilé léger 40x120	
Découpe sur mesure	C03-9-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61

Profilé léger 40x120 Type C03-9

