


Klemm-Dichtprofil Basis 30/20

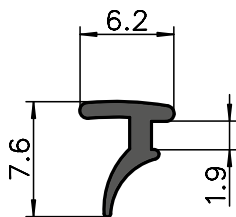


Anwendung

Dieses Dichtprofil dient der Stabilisierung und Abdichtung von Flächenelementen in den Profilquerschnitten der Basis 20 und 30. Die Montage erfolgt nach dem Einsetzen der Flächenelemente.

Ausführung

TPE schwarz, ölbeständig
Für Elementdicken 5–6 mm

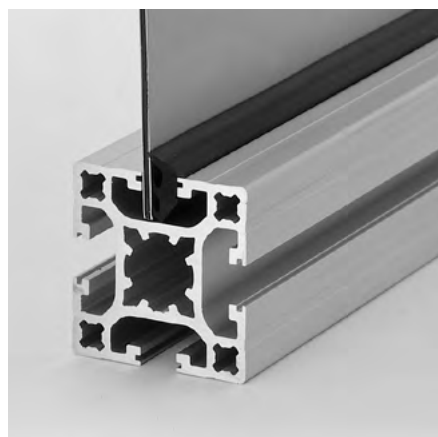

Massangaben

Elementdicken 5–6 mm

Bestellangaben Bestellnummer

Klemm-Dichtprofil Basis 30/20

Lagerlänge Rollen à 100 m	B39-83-100M
auf Länge zugeschnitten	B39-83-02-02/...

Klemmdichtgummi



Anwendung

Diese Profile dienen zu Installation von Flächenelementen in der Profillute. Die Montage erfolgt nach Einsetzung der Flächenelemente. Die Gummiprofile können einfach in den vorhandenen Spalt gedrückt werden. Durch das Material, ergibt sich automatisch eine dämpfende, dichtende und stabilisierende Wirkung.


Massangaben

Elementdicken	Basis 30	Basis 40/45/50
1.5 – 2 mm	B39-72	A39-72
3 mm	B39-73	A39-73
4 mm	B39-74	A39-74
5 mm	B39-75	A39-75

Bestellangaben Bestellnummer


Basis 30

Elementdicke 1.5 – 2 mm	
Lagerlänge Rollen à 200 m	B39-72-200M
auf Länge zugeschnitten	B39-72-02-02/...
Elementdicke 3 mm	
Lagerlänge Rollen à 200 m	B39-73-200M
auf Länge zugeschnitten	B39-73-02-02/...
Elementdicke 4 mm	
Lagerlänge Rollen à 200 m	B39-74-200M
auf Länge zugeschnitten	B39-74-02-02/...
Elementdicke 5 mm	
Lagerlänge Rollen à 200 m	B39-75-200M
auf Länge zugeschnitten	B39-75-02-02/...

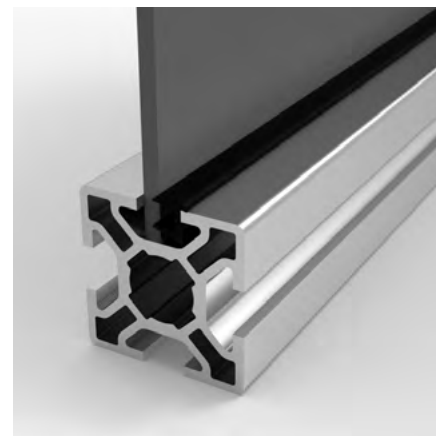

Ausführung

TPE, ölbeständig, beinhaltet kein Silikon

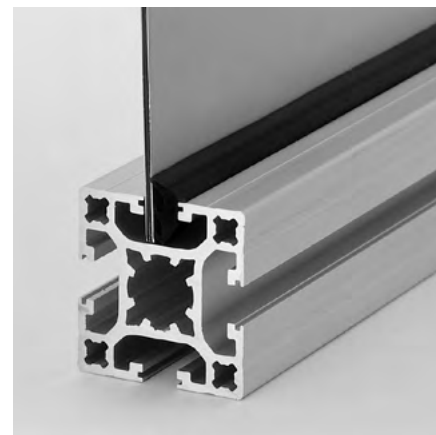

Basis 40/45/50

Elementdicke 1.5 – 2 mm	
Lagerlänge Rollen à 200 m	A39-72-200M
auf Länge zugeschnitten	A39-72-02-02/...
Elementdicke 3 mm	
Lagerlänge Rollen à 200 m	A39-73-200M
auf Länge zugeschnitten	A39-73-02-02/...
Elementdicke 4 mm	
Lagerlänge Rollen à 200 m	A39-74-200M
auf Länge zugeschnitten	A39-74-02-02/...
Elementdicke 5 mm	
Lagerlänge Rollen à 200 m	A39-75-200M
auf Länge zugeschnitten	A39-75-02-02/...