


Tischplatte

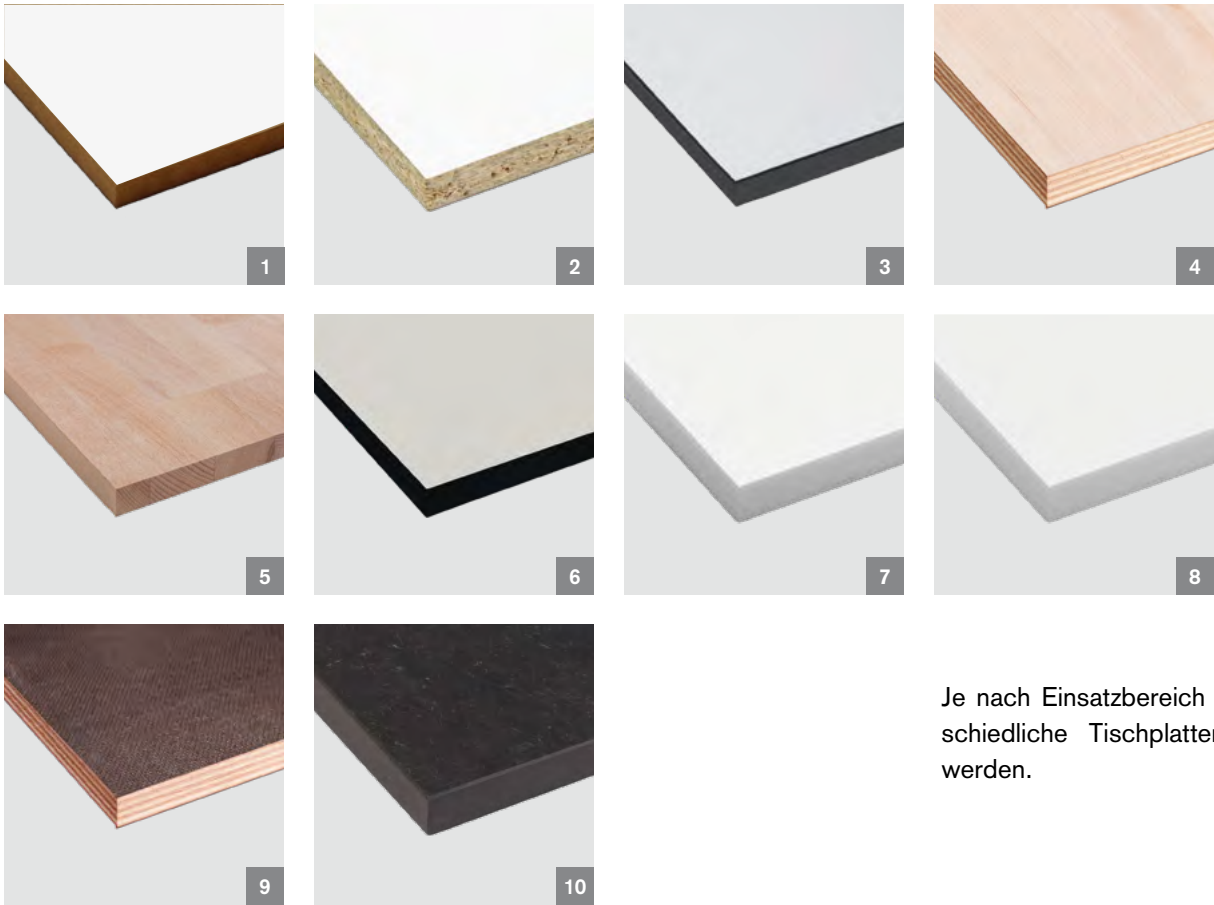

Je nach Einsatzbereich können unterschiedliche Tischplatten ausgewählt werden.

 Bestellvorgang über Checkliste (siehe S. 56/57).

Technische Daten

	Beschreibung	Stärke	Max. Grösse	Farbe	Dichte
1	MDF-Platte, HPL belegt inkl. ABS-Kanten,	9/ 13/ 17/ 20/ 26/ 30 mm	2800 x 1310 mm	Lichtgrau ähnlich	818 kg/m³
2	Spannplatte, HPL belegt inkl. ABS-Kanten	9/ 13/ 17/ 20/ 26/ 30 mm	2800 x 1310 mm	Lichtgrau ähnlich	691 kg/m³
3	ESD-Platte, ableitfähig belegt inkl. Kanten	26 mm	2000 x 1800 mm	Lichtgrau ähnlich	700 kg/m³
4	Multiplexplatte Buche, geölt, Kanten gefast	30/ 40/ 50 mm	3100 x 1830 mm	Buche natur	850 kg/m³
5	Buche geleimt, Qualität A/B, geölt, Kanten gefast	19/ 20/ 30 mm	2450 x 1250 mm	Buche natur	900 kg/m³
6	HPL-Vollkernplatte, Kanten gefast	13/ 16/ 19/ 20/ 25mm	3050 x 1530 mm	Lichtgrau ähnlich	1350 kg/m³
7	POM-Kunststoffplatte, Kanten gefast	10/ 20/ 30 mm	2000 x 1000 mm	Weiss/ Natur	1410 kg/m³
8	PE-Kunststoffplatte, Kanten gefast	10/ 20/ 30 mm	2000 x 1000 mm	Weiss/ Natur	935 kg/m³
9	Siebdruckplatte, Kanten gefast	15/ 18/ 21/ 27/ 40mm	3000 x 1500 mm	Braun	850 kg/m³
10	CDF-Platte, roh, Kanten gefast	8/ 10/ 12/ 16/ 19 mm	2070 x 5600 mm	schwarz ähnlich	1000 kg/m³

Weitere Plattenstärken und Decore auf Kundenwunsch.