

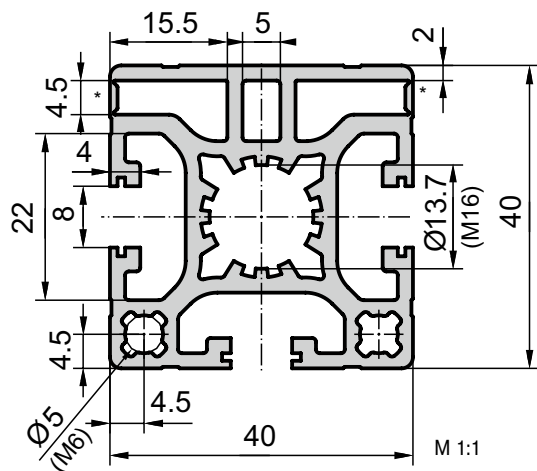


Front-Verkleidungsprofil 40x40 Typ C04-2

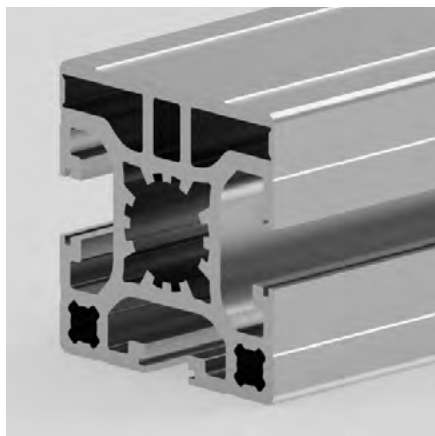


Eck-Verkleidungsprofil 40x40 Typ C04-7

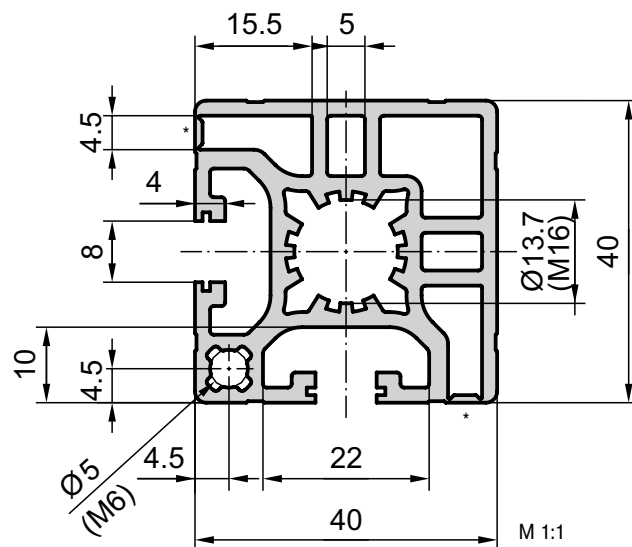

Anwendung

Die Front- und Eckverkleidungsprofile sind mit Aufreissnuten versehen. Diese ermöglichen den Einsatz von Flächenelementen in der Frontverlängerung. Das dazugehörige Nutenreduzierprofil C39-64 finden Sie auf der Seite 186.

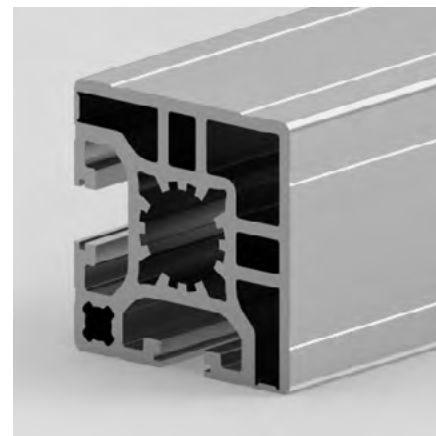


Technische Daten

I_x	=	9.13 cm ⁴
I_y	=	9.92 cm ⁴
W_x	=	4.57 cm ³
W_y	=	4.96 cm ³
Profilfläche	=	60.25 cm ²
Gewicht	=	1.63 kg/m
Legierung	=	EN AW-6063

Bestellangaben

Bestellnummer

Front-Verkleidungsprofil 40x40	
Lagerlänge 5000 mm	C04-2-5M
Front-Verkleidungsprofil 40x40	
auf Länge zugeschnitten	C04-2-02-02/...

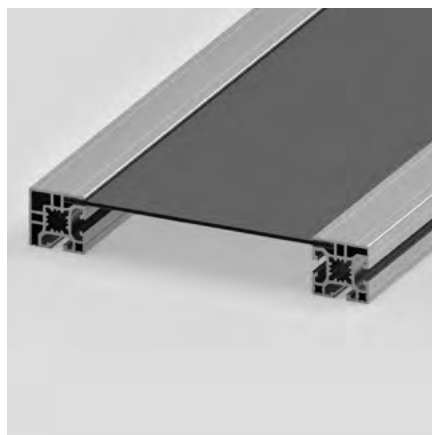

Zusätzliche Bearbeitungen Seiten 43–47

Technische Daten

I_x, y	=	9.53 cm ⁴
W_x, y	=	4.76 cm ³
Profilfläche	=	60.87 cm ²
Gewicht	=	1.64 kg/m
Legierung	=	EN AW-6063

Bestellangaben

Bestellnummer

Eck-Verkleidungsprofil 40x40	
Lagerlänge 5000 mm	C04-7-5M
Eck-Verkleidungsprofil 40x40	
auf Länge zugeschnitten	C04-7-02-02/...

Zusätzliche Bearbeitungen Seiten 43–47