


Trägerprofil 50x150 Typ MA1-3


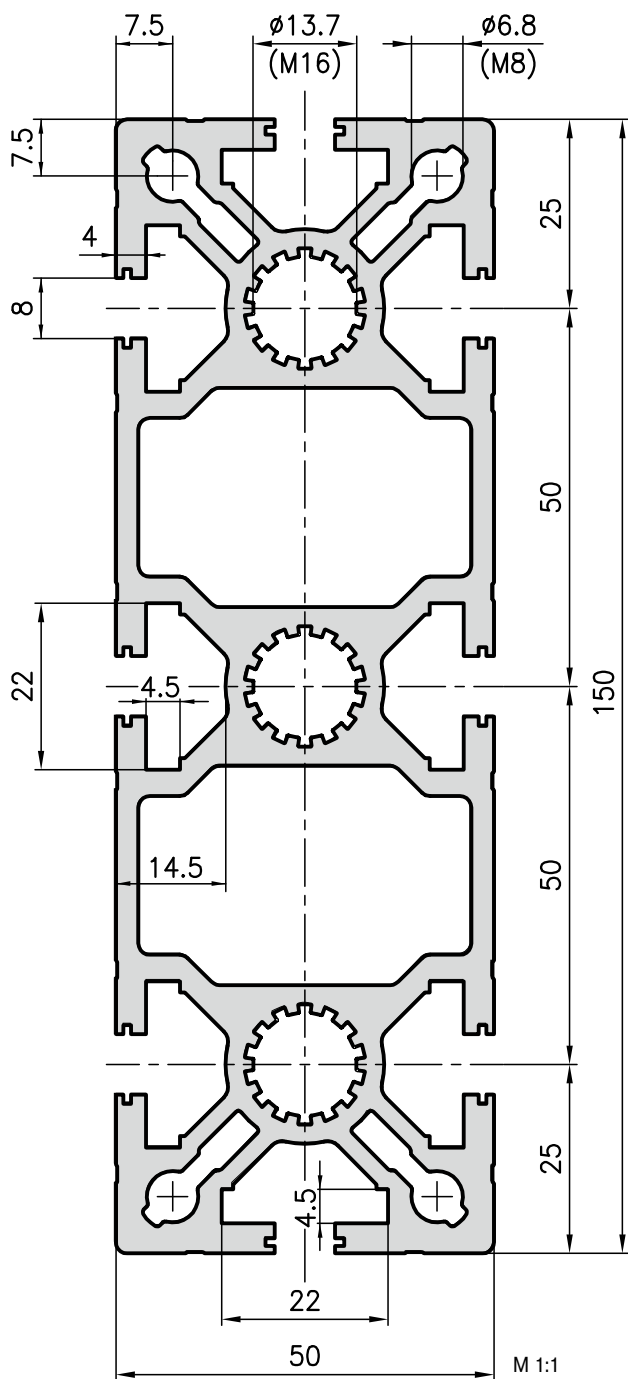


Legierung

EN AW-6063

Anwendung

Wie schon der Name sagt, wird dieses Profil dank seinen ausgezeichneten Festigkeitswerten hauptsächlich bei hohen Belastungen eingesetzt. Aber auch als Speicherprofil leistet es hervorragende Dienste.

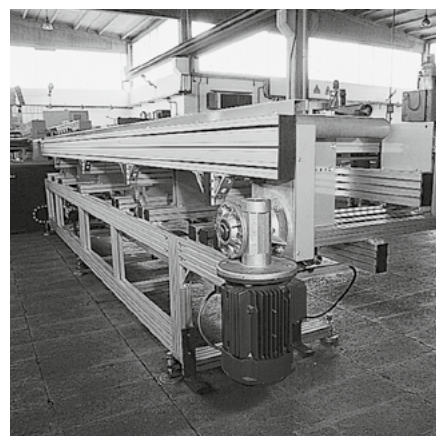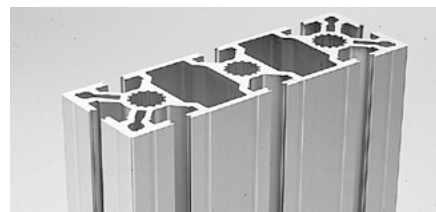

Technische Daten

I_x	=	599.80 cm ⁴
I_y	=	71.90 cm ⁴
W_x	=	81.11 cm ³
W_y	=	29.42 cm ³
Profilfläche	=	26.04 cm ²
Gewicht	=	7.0 kg/m

Bestellangaben

Bestellnummer

Trägerprofil 50x150	
Lagerlänge 5000 mm	MA1-3-5M
Lagerlänge 6000 mm	MA1-3-6M
Trägerprofil 50x150	
auf Länge zugeschnitten	MA1-3-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 43-47