


Profilé d'angle 40x40 Type C01-7

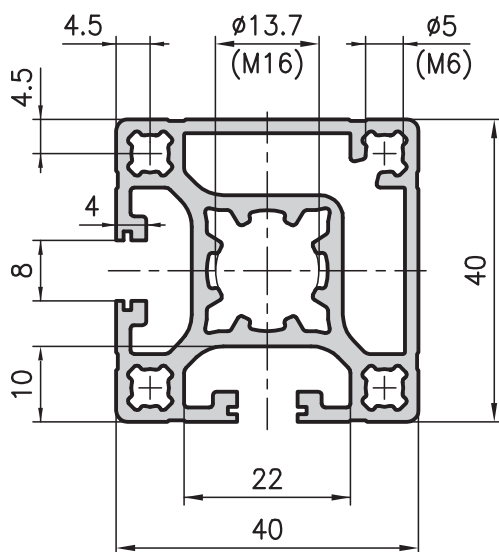

Application

Ces profilés, partiellement fermés, sont intéressants de par leur conception, sont moins salissants et, de plus, sont à usages multiples.


Données techniques

$I_{x,y}$	=	9.21 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	4.53 cm ³
Surface de profilé	=	5.56 cm ²
Poids	=	1.5 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé d'angle 40x40	
Longueur unitaire 5000 mm	C01-7-00/5000
Profilé d'angle 40x40	
Découpe sur mesure	C01-7-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61

Profilé bi-frontal 40x40 Type C02-4

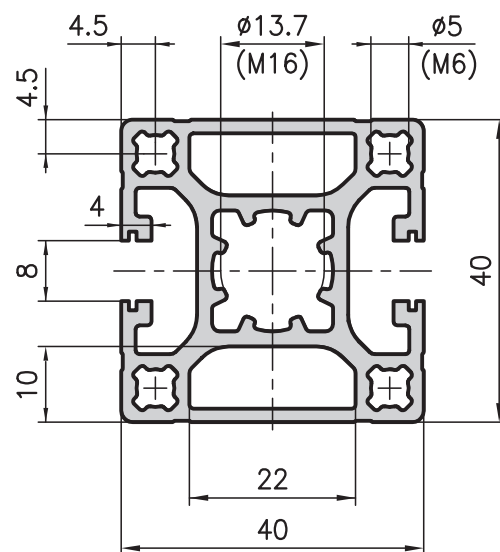

Application

Pour habillages de toutes sortes, pour des constructions à plusieurs faces fermées et pour application au design esthétique.

Données techniques

I_x	=	9.56 cm ⁴
I_y	=	9.21 cm ⁴
W_x	=	4.78 cm ³
W_y	=	4.60 cm ³
Surface de profilé	=	5.69 cm ²
Poids	=	1.5 kg/m

Indications de commande N° de référence

Profilé bi-frontal 40x40	
Longueur unitaire 5000 mm	C02-4-00/5000
Profilé bi-frontal 40x40	
Découpe sur mesure	C02-4-02-02/...
Usinages supplémentaires	Pages 57-61

