




Das KLINK-System ist die ideale Lösung für die ergonomische und modulare Gestaltung von Arbeitsplätzen. Es ermöglicht die einfache und stabile Positionierung von Konsolen in 90°- oder 80°-Neigung – direkt in KANYA-Aluminiumprofilen oder alternativ über Einhängeschienen an Arbeitstischen, Wänden oder beliebigen Flächen.

In den KLINK-Konsolen können prozessangepasste Werkzeuge, Hilfsmittel oder andere für den Arbeitsablauf relevante Utensilien sicher und griffbereit platziert werden. Das System lässt sich individuell an die jeweilige Arbeitsumgebung anpassen und schafft Ordnung.

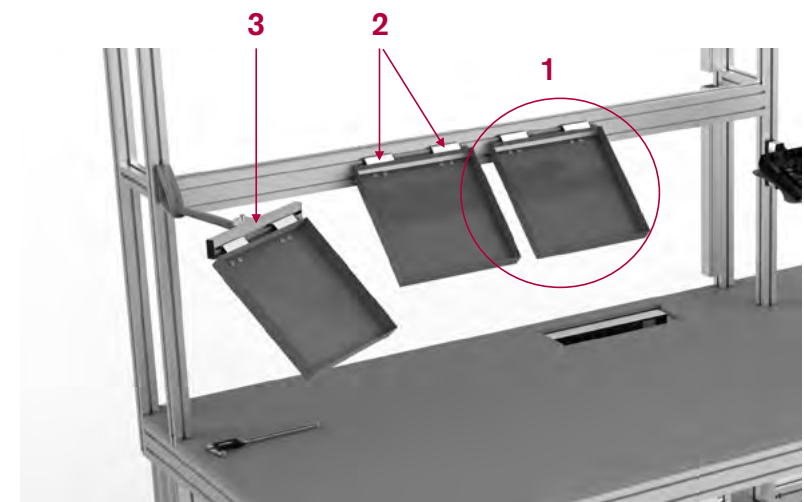

1 KLINK Konsole Komplettsset

Passend für alle Kanya Aluminiumprofile

2 KLINK Einhängeprofil


Neigungswinkel 40/80° oder 45/90°

3 KLINK Einhängeschiene

Für Wandmontage oder Schwenkarm
Ideal, wenn kein Aluminiumprofil vorhanden ist

KLINK® Konsole Komplettsset

(Befestigung an Kanya Aluprofil)

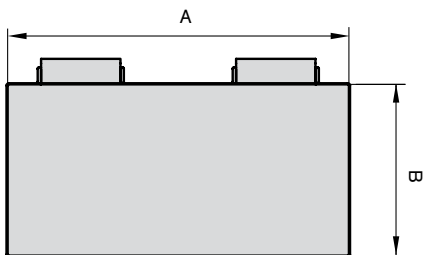


Die KLINK Konsolen sind standardmässig in verschiedenen Grössen verfügbar und verfügen über fertig montierte Einhängeprofile. Ihre robuste Fertigung erlauben es, den Konsolen als sichere Ablage für Werkzeuge und Kleinteile zu dienen, können aber auch als Organisierhilfe für Papiere und andere Gegenstände dienen.
Einhängbare Profile bzw. Stahlbleche sind in 2 Versionen verfügbar. Entweder mit 0/40/80° oder mit 0/45/90° Neigungswinkel.

Ausführung:

Stahlblech 1 mm
Pulverbeschichtet RAL 7035 Lichtgrau


Lieferumfang (fertig montiert):

KLINK-Einhängeprofil
Tablar aus 1 mm Blech
Befestigungsmaterial

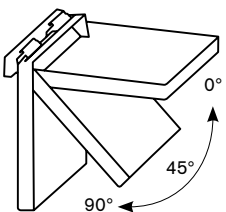

KLINK® Konsole 0/45/90

Beschreibung 0/45/90°	Innenmasse (A x B x H)	Tragfähigkeit	Bestellnummer
Konsole 300x150 kpl. 0/45/90°	300 x 150 x 30 mm	10 kg	S03-001-01
Konsole 150x300 kpl. 0/45/90°	150 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-02
Konsole 300x300 kpl. 0/45/90°	300 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-03
Konsole 450x300 kpl. 0/45/90°	450 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-04
Konsole 300x450 kpl. 0/45/90°	300 x 450 x 30 mm	5 kg	S03-001-05
Konsole 450x450 kpl. 0/45/90°	450 x 450 x 30 mm	5 kg	S03-001-06

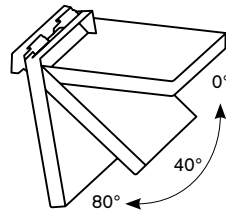

KLINK® Konsole 0/40/80

Beschreibung 0/40/80°	Innenmasse (A x B x H)	Tragfähigkeit	Bestellnummer
Konsole 300x150 kpl. 0/40/80°	300 x 150 x 30 mm	10 kg	S03-001-11
Konsole 150x300 kpl. 0/40/80°	150 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-12
Konsole 300x300 kpl. 0/40/80°	300 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-13
Konsole 450x300 kpl. 0/40/80°	450 x 300 x 30 mm	8 kg	S03-001-14
Konsole 450x300 kpl. 0/40/80°	300 x 450 x 30 mm	5 kg	S03-001-15
Konsole 450x450 kpl. 0/40/80°	450 x 450 x 30 mm	5 kg	S03-001-16

KLINK® Einhänge-Schienen


(Erforderlich bei fehlendem Kanya Aluprofil)

Anwendung

Wo nicht bereits KANYA Profile vorhanden sind, wie z.B an einer Wand oder Maschine, bietet die KLINK Einhänge-Schiene die optimale Lösung für das KLINK System. Mit der Befestigungsbohrung können die Schienen überall dort angebracht werden, wo die KLINK Konsolen zum Einsatz kommen sollen. Die Schiene verfügt über seitliche Abdeckungen und wird inkl. Befestigungsmaterial geliefert.


Lieferumfang

- 1x Halteschiene
- 2x Abdeckkappen
- Bef. Material: M6 Schrauben und Ø5 Spannplattenschrauben mit Dübel

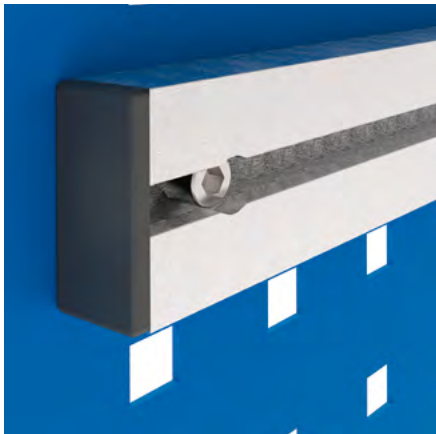

KLINK® Einhänge-Schienen

Beschreibung	Masse	Bestellnummer
Einhänge-Schiene L500 kpl.	500 mm inkl. Abdeckkappen	S03-001-50-010
Einhänge-Schiene L1000 kpl.	1000 mm inkl. Abdeckkappen	S03-001-50-020
Einhänge-Schiene L1500 kpl.	1500 mm inkl. Abdeckkappen	S03-001-50-030
Einhänge-Schiene, ohne Bohrungen	auf Länge zugeschnitten	S03-001-50-099
Abdeckkappe 16x40	–	C40-81

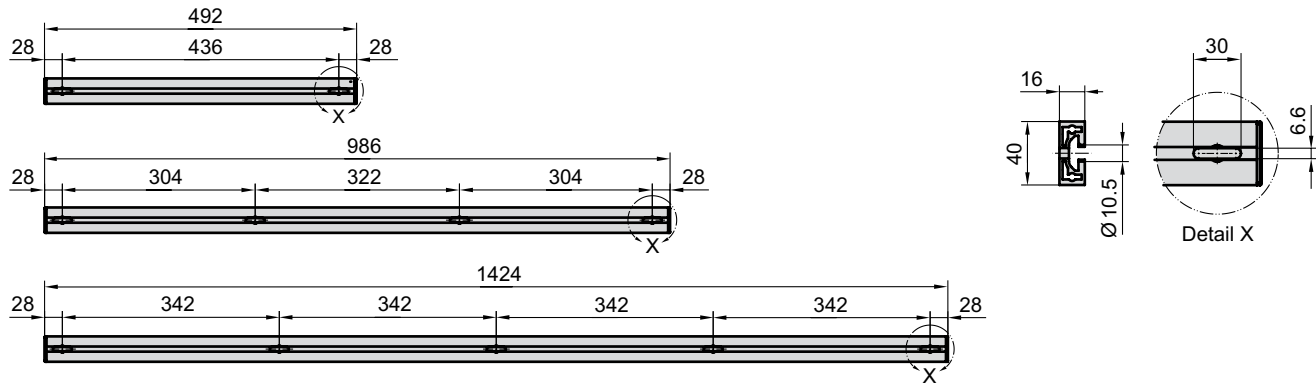

KLINK® Einhänge-Profil



Anwendung

Das KLINK Einhängeprofil ermöglicht eine flexible und platzsparende Befestigung von Ablageflächen und Arbeitsmitteln an bestehenden Kanya Aluminiumprofilen. Mit den Neigungswinkeln 40°/80° oder 45°/90° können Bauteile individuell ausgerichtet werden, um optimale Zugänglichkeit und ergonomische Arbeitsabläufe zu gewährleisten. Durch die einfache Montage und variable Positionierung eignet sich das Einhängeprofil ideal für den Einsatz in Montagearbeitsplätzen sowie zur Erweiterung von Arbeitstischen oder zur flexiblen Integration an Rollwagen.

Lieferumfang

- 1 KLINK Einhängeprofil 0/45/90° oder 0/40/80°, auf Länge zugeschnitten
- 2 Abdeckkappen
- 2 Gewindeplatten mit M6

Beschreibung 0/45/90°	Masse	Bestellnummer
Einhänge-Profil L76 0/45/90°	76 mm inkl. Abdeckkappen	S03-001-30-001
Einhänge-Profil L148 0/45/90°	148 mm inkl. Abdeckkappen	S03-001-30-002
Einhänge-Profil 0/45/90°	auf Länge zugeschnitten	S03-001-30-099
Abdeckkappe 0/45/90	–	C40-19

Beschreibung 0/40/80°	Masse	Bestellnummer
Einhänge-Profil L76 0/40/80°	76 mm inkl. Abdeckkappen	S03-001-40-001
Einhänge-Profil L148 0/40/80°	148 mm inkl. Abdeckkappen	S03-001-40-002
Einhänge-Profil 0/40/80°	auf Länge zugeschnitten	S03-001-40-099
Abdeckkappe 0/40/80 links	–	C40-29-L
Abdeckkappe 0/40/80 rechts	–	C40-29-R