


## Lenkrollen

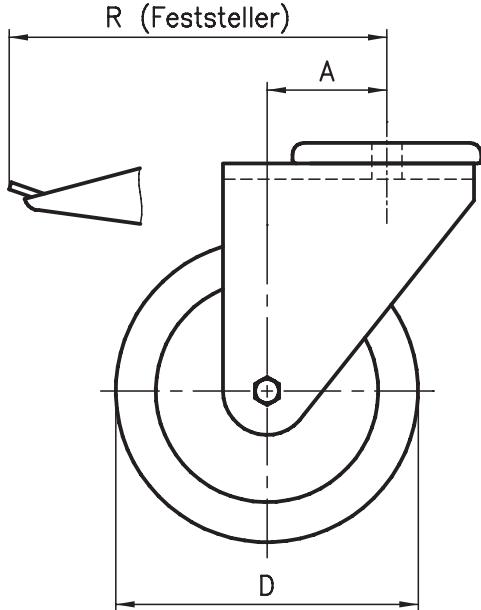


### Anwendung


Universell einsetzbar, überall wo Mobilität gefragt ist. Vier Raddurchmesser, mit oder ohne Feststeller, stehen je nach Belastung zur Auswahl. Lenk- und Bockrollen haben die gleiche Tragfähigkeit (F).

Ein Durchgangsloch Ø 10.3 oder der Gewindezapfen M16 / 14 x 25 erlauben den einfachen Anbau an die Profile.

Einsatzbereich -17° bis +60°C

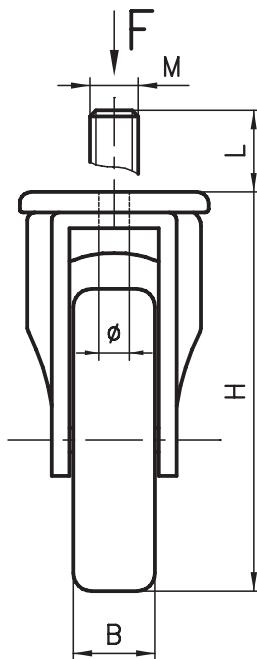


## Bockrollen

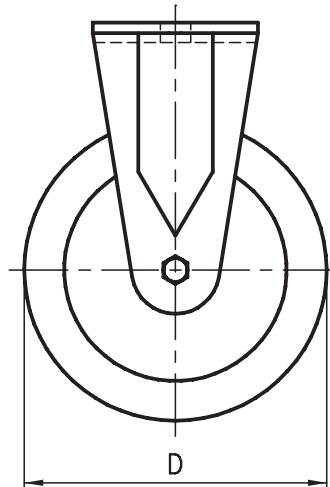

### Ausführung

Gabel: Stahl verzinkt,  
Kugellagerung  
Rad: Gummilaufrad 87° Shore,  
Kugellagerung  
Fadenschutz: aus POM hellgrau

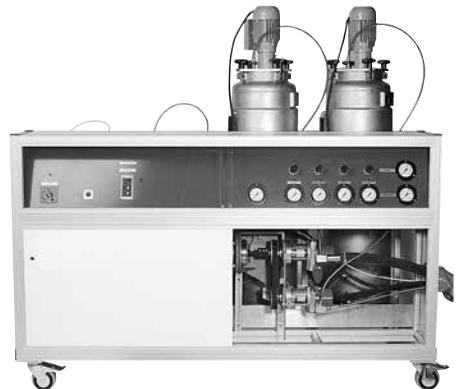

### Bestellangaben

	D	B	H	A	R	Ø / MxL
Lenkrolle	50	18	69	24	72	Ø 10.3
Lenkrolle	50	18	69	24	72	M14x25
Lenkrolle	75	25	100	24	85	Ø 10.3
Lenkrolle	75	25	100	24	85	M14x25
Lenkrolle	100	32	135	44	118	Ø 10.3
Lenkrolle	100	32	135	44	118	M16x25
Lenkrolle	100	37	124	36	118	M16x25
Lenkrolle	125	32	160	40	118	Ø 10.3
Lenkrolle	125	32	160	40	118	M16x25

### Bestellnummer

	ohne Feststeller	mit Feststeller
	B48-50	B49-50
	B48-54	B49-54
	B48-75	B49-75
	B48-74	B49-74
	B48-100	B49-100
	A48-100	A49-100
	A48-101*	A49-101*
	B48-125	B49-125
	A48-125	A49-125

\* PO-Rollen

Für Belastungen >800N empfehlen wir Lenkrollen mit PO-Rädern.

Diese, sowie andere Abmessungen, Schwerlast und leitfähige Lenkrollen sind auf Kundenwunsch lieferbar.

### Bestellangaben

	D	B	H	Ø / MxL
Bockrolle	75	25	98	Ø 11
Bockrolle	75	25	98	M14x25
Bockrolle	100	32	135	Ø 11
Bockrolle	100	32	135	M16x25
Bockrolle	125	32	160	Ø 12
Bockrolle	125	32	160	M16x25

\* inkl. Unterlagsscheibe von 2 mm

Belastungsangaben F bei Bockrolle:

Ø75 = 750N

Ø100 = 1000N

Ø125 = 1000N