
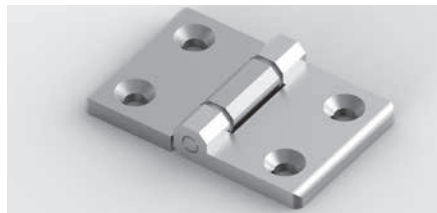



Zn-Druckgusscharniere fest

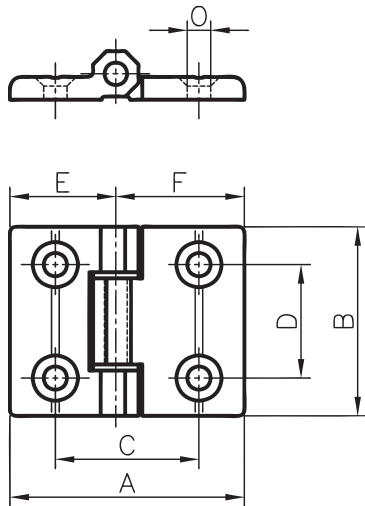

Ausführung

GD-Zn, vernickelt
(schwarz gepulvert auf Anfrage)
Dorn: Stahl INOX
Druckscheibe: PA-6, weiss


Al-Schwerlastscharniere fest

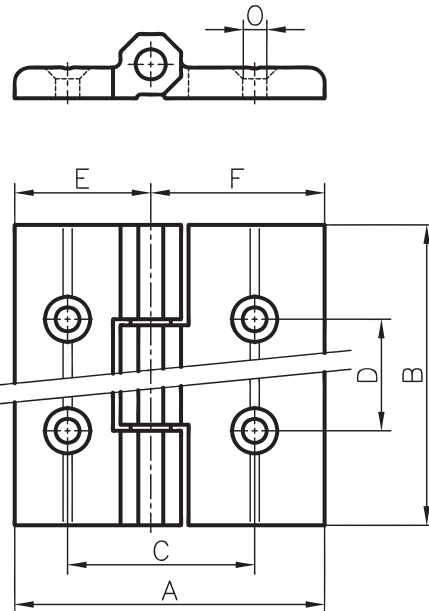

Ausführung

Al, natureloxiert
Dorn: Stahl verzinkt
Gleitlager: iglidur G, grau

Spezialscharniere aushängbar

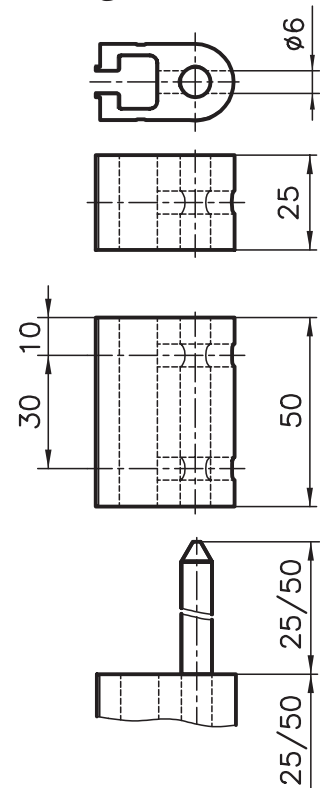

Ausführung

Al natureloxiert
Dorn Ø 8mm: Stahl verzinkt

Bestellangaben

Bestellnummer

Zn-Druckgusscharniere

Basis	A	B	C	D	E	F	O
50	78	50	54	30	39	39	6.3
50/40	73	50	49	30	34	39	6.3
50/30	67	50	43	30	28	39	6.3
40	68	50	44	30	34	34	6.3
40/30	62	50	38	30	28	34	6.3
30	56	50	32	30	28	28	6.3
20	40	40	25	25	20	20	5.3

A60-21*
AC6-21*/**
AB6-21*
C60-21*
CB6-21*
B60-21*
D60-21*

Al-Schwerlastscharniere

Basis	A	B	C	D	E	F	O
50	92	100	54	75	46	46	6.3
50/40	82	100	49	75	36	46	6.3
45	72	100	49	75	24.5	24.5	6.3
40	72	100	44	75	36	36	6.3

A60-30*
AC6-30*
E60-30*
C60-30*

* Die Bestellnummer für den Befestigungssatz die jeweilige Artikelnummer mit -S ergänzen:
Beispiel: A60-21-S

** auch für 45x45 verwendbar

Bestellangaben

Bestellnummer

Scharnierteil ohne Dorn
Scharnierteil mit Dorn

L = 25	L = 50
A60-50	A60-55
A60-51	A60-56