
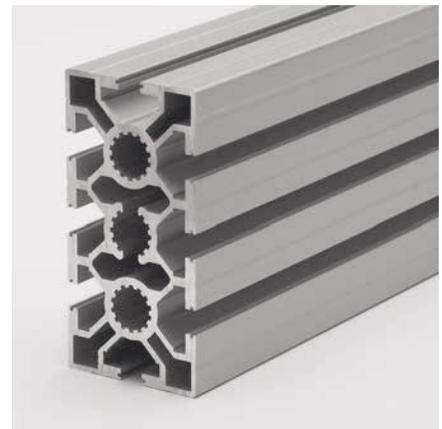


## Grundprofil 50x100 Typ A01-2

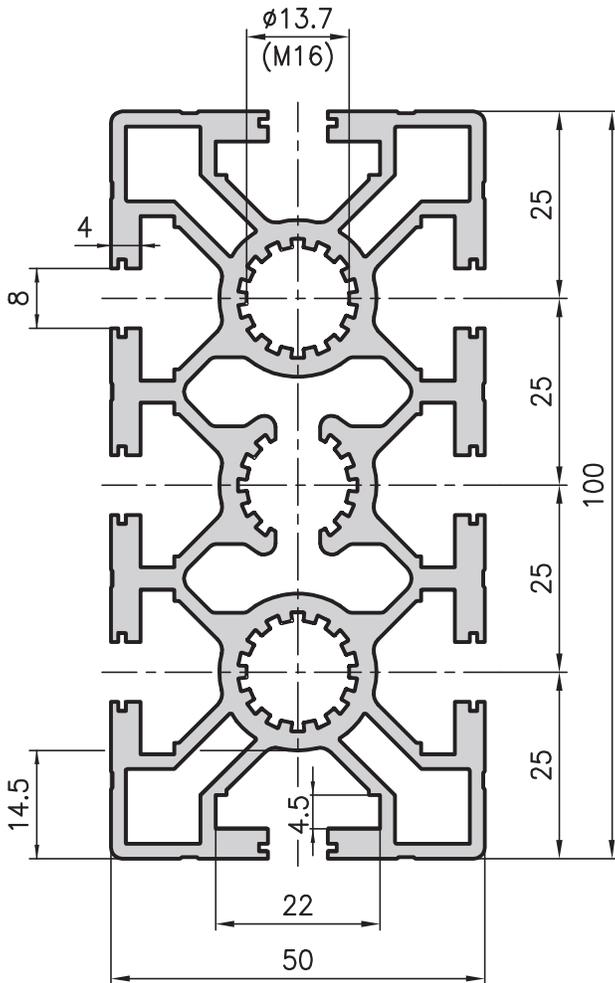

### Technische Daten

$I_x$	=	149.84 cm <sup>4</sup>
$I_y$	=	41.25 cm <sup>4</sup>
$W_x$	=	29.97 cm <sup>3</sup>
$W_y$	=	16.50 cm <sup>3</sup>
Profilfläche	=	16.84 cm <sup>2</sup>
Gewicht	=	4.6 kg/m

### Bestellangaben Bestellnummer

Grundprofil 50x100	
Lagerlänge 5000 mm	A01-2-00/5000
Lagerlänge 6000 mm	A01-2-01/6000
Grundprofil 50x100	
auf Länge zugeschnitten	A01-2-02-02/...

Seiten 57-61

### Anwendung

Im Normalfall wird dieses Grundprofil als Traverse eingesetzt. Sein optimaler Querschnitt ermöglicht jedoch eine äusserst vielfältige Anwendung.