
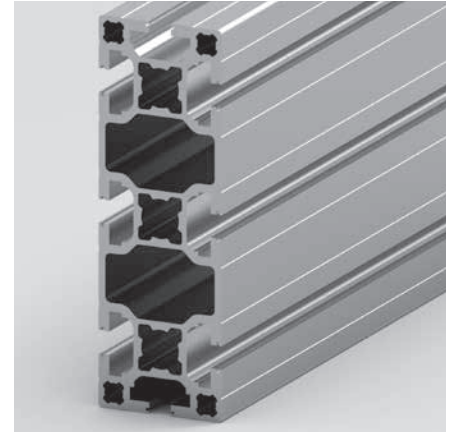


Trägerprofil 45x135 Typ E01-19

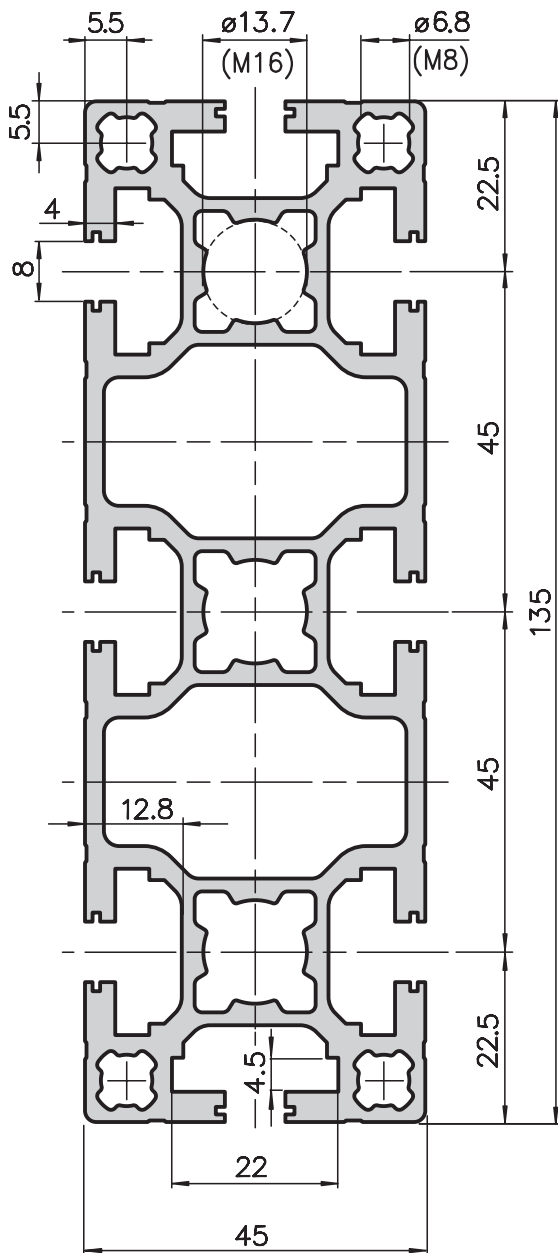

Anwendung

Dieses Trägerprofil wird dank seinen ausgezeichneten Festigkeitswerten hauptsächlich bei hohen Belastungen eingesetzt.

Technische Daten

I_x	=	334.22 cm ⁴
I_y	=	43.41 cm ⁴
W_x	=	49.51 cm ³
W_y	=	19.30 cm ³
Profilfläche	=	18.25 cm ²
Gewicht	=	4.93 kg/m

Bestellangaben

Bestellnummer

Trägerprofil 45x135	
Lagerlänge 6000 mm	E01-19-01/6000
Trägerprofil 45x135	
auf Länge zugeschnitten	E01-19-02-02/...

Zusätzliche Bearbeitungen Seiten 57-61