


Eckprofil 45x45 Typ E02-7

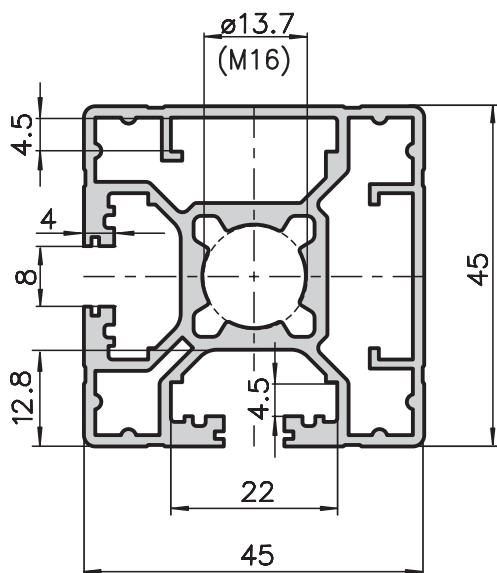

Anwendung

Da es auf zwei Seiten geschlossen ist, sieht das Eckprofil kompakt aus. Es vereinfacht die Reinigung und kann dennoch universell eingesetzt werden. Auch bei diesem Profil sind Anbauten an die geschlossenen Seiten möglich.

Technische Daten


I_x	=	11.75 cm ⁴
I_y	=	11.83 cm ⁴
W_x	=	5.12 cm ³
W_y	=	5.16 cm ³
Profilfläche	=	5.63 cm ²
Gewicht	=	1.52 kg/m

Bestellangaben

Bestellnummer

Eckprofil 45x45	
Lagerlänge 5000 mm	E02-7-00/5000
Eckprofil 45x45	
auf Länge zugeschnitten	E02-7-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 57-61

Zweifrontprofil 45x45 Typ E02-4

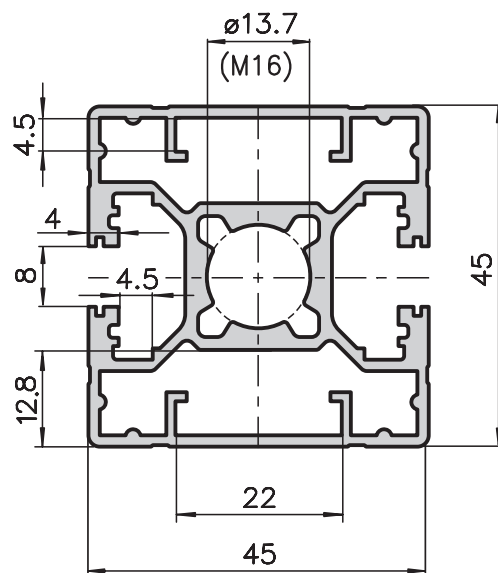

Anwendung

Das Zweifrontprofil 45x45 bietet sich für Verkleidungen aller Art an. Durch die zwei geschlossenen Profilfronten weist es ein zeitloses Design auf.

Technische Daten

I_x	=	11.46 cm ⁴
I_y	=	12.33 cm ⁴
W_x	=	5.09 cm ³
W_y	=	5.48 cm ³
Profilfläche	=	5.58 cm ²
Gewicht	=	1.56 kg/m

Bestellangaben

Bestellnummer

Zweifrontprofil 45x45	
Lagerlänge 5000 mm	E02-4-00/5000
Zweifrontprofil 45x45	
auf Länge zugeschnitten	E02-4-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 57-61

