


Softlineprofil 20x20 Typ D03-8



Anwendung

Das Softlineprofil eignet sich für kleine Bilderrahmen sowie dekorative Anwendungen.

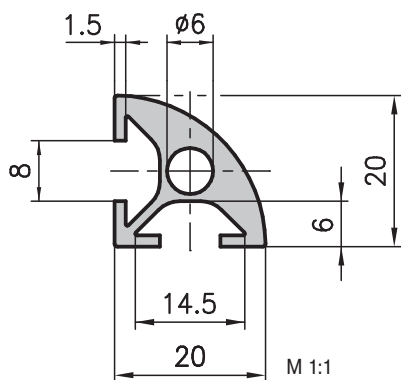

Technische Daten



$I_{x, y}$	=	0.47 cm ⁴
$W_{x, y}$	=	0.47 cm ³
Profilfläche	=	1.29 cm ²
Gewicht	=	0.35 kg/m

Bestellangaben

Bestellnummer

Softlineprofil 20x20	
Lagerlänge 5000 mm	D03-8-00/5000
Softlineprofil 20x20	
auf Länge zugeschnitten	D03-8-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 43-47

Grundprofil 20x40 Typ D01-7

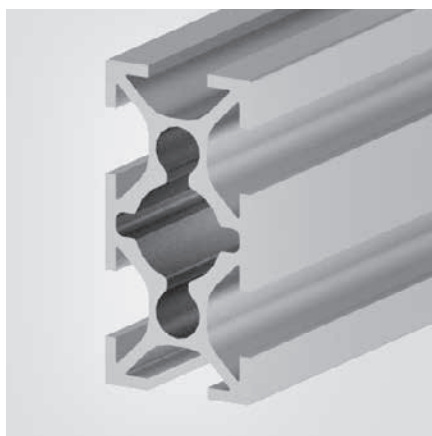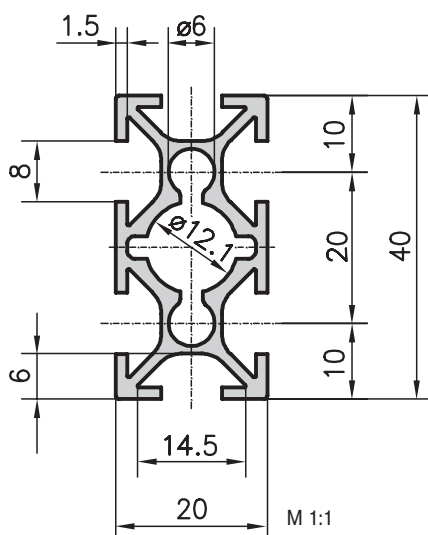

Technische Daten


I_x	=	3.91 cm ⁴
I_y	=	1.10 cm ⁴
W_x	=	1.95 cm ³
W_y	=	1.10 cm ³
Profilfläche	=	2.69 cm ²
Gewicht	=	0.73 kg/m

Bestellangaben

Bestellnummer

Grundprofil 20x40	
Lagerlänge 5000 mm	D01-7-00/5000
Grundprofil 20x40	
auf Länge zugeschnitten	D01-7-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 43-47

Frontprofil 20x40 Typ D02-8

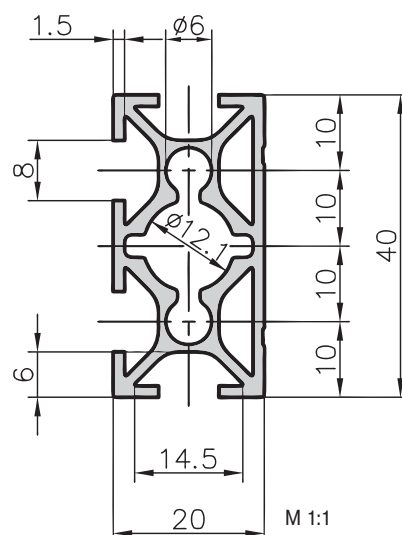

Anwendung

Ein vielseitig einsetzbares Profil, das auch sehr einfach mit den Profilen der Basis 40 kombiniert werden kann. Die Zentrumsöffnung Ø12.1 ist extra für die Aufnahme des grossen PVS-Verbinders geschaffen worden und somit sind die Anwendungsmöglichkeiten noch vielfältiger.

Technische Daten

I_x	=	4.15 cm ⁴
I_y	=	1.26 cm ⁴
W_x	=	2.07 cm ³
W_y	=	1.18 cm ³
Profilfläche	=	2.79 cm ²
Gewicht	=	0.75 kg/m

Bestellangaben

Bestellnummer

Frontprofil 20x40	
Lagerlänge 5000 mm	D02-8-00/5000
Frontprofil 20x40	
auf Länge zugeschnitten	D02-8-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 43-47