
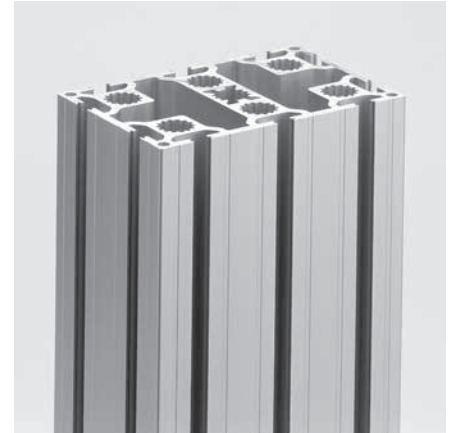


Trägerprofil 80x120 Typ MC1-2

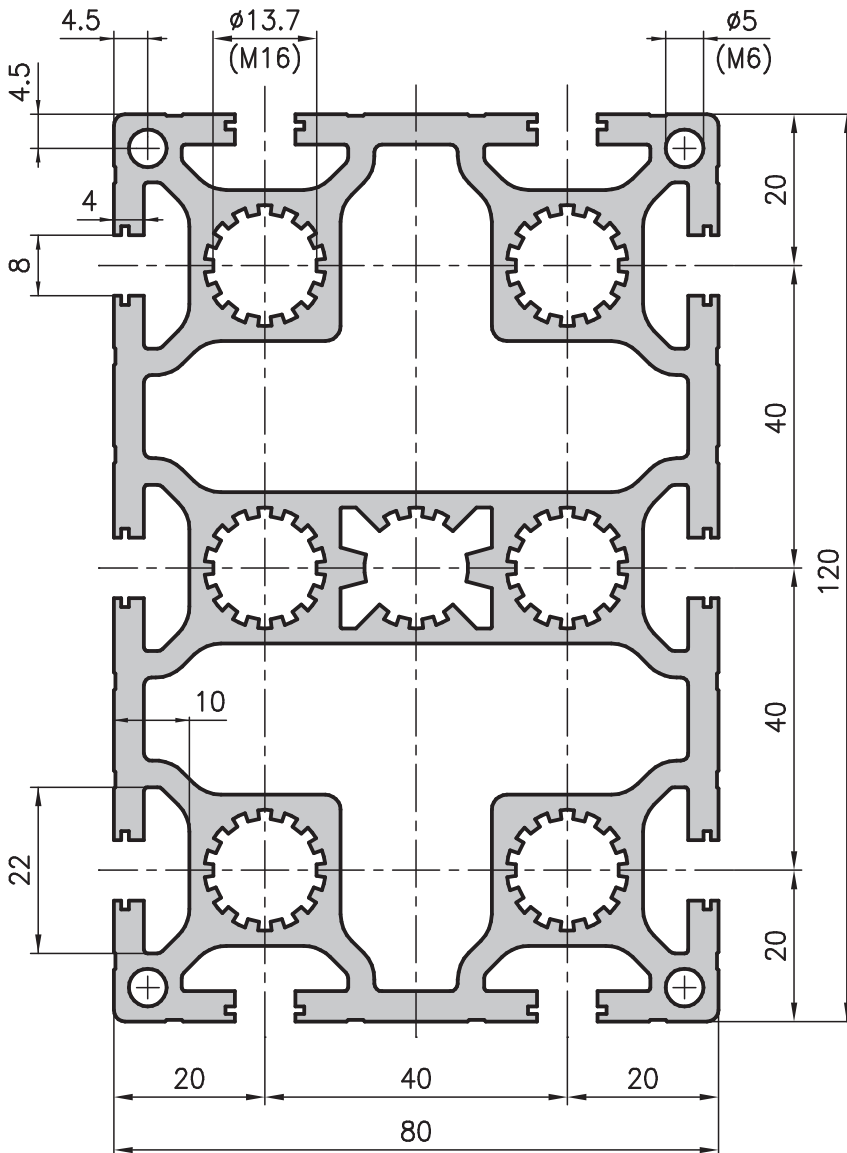

Anwendung

Ein universelles Profil mit optimalen statischen Werten für den Portalbau und allgemeine Konstruktionen mit hohen Belastungen.

Technische Daten

I_x	=	451.20 cm ⁴
I_y	=	219.76 cm ⁴
W_x	=	75.20 cm ³
W_y	=	54.94 cm ³
Profilfläche	=	31.07 cm ²
Gewicht	=	8.40 kg/m

Bestellangaben

Bestellnummer

Trägerprofil 80x120 Lagerlänge 6000 mm	MC1-2-01/6000
Trägerprofil 80x120 auf Länge zugeschnitten	MC1-2-02-02/...

Zusätzliche Bearbeitungen Seiten 57-61