



## Grundprofil 20x20 Typ D01-5

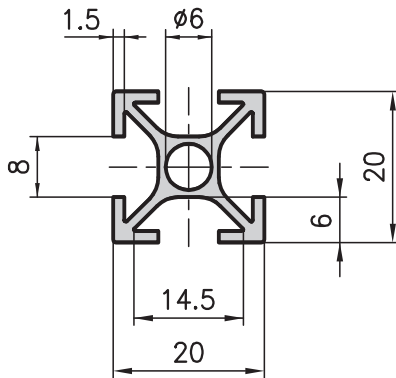

### Anwendung


Die Profile 20x20/40 sind aufgrund der relativ geringen Gewichte und Festigkeitswerte nur für kleine Belastungen einsetzbar, z.B. Endschalterbefestigungen, filigrane Rahmen, kleine Vitrinen etc.

## Eckprofil 20x20 Typ D01-3




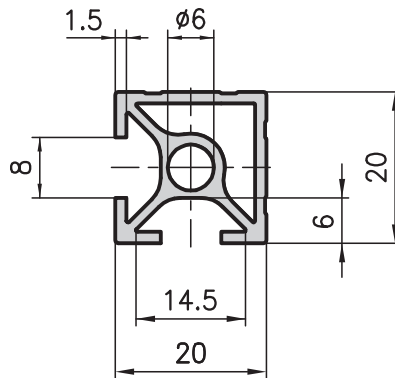


Bei allen D-Profilen mit Bohrungen Ø6 können M6-Gewindeinsätze Heli Coil (DIN 8140) eingesetzt werden. Bearbeitungscode: H3/H4.

## Frontprofil 20x20 Typ D01-8

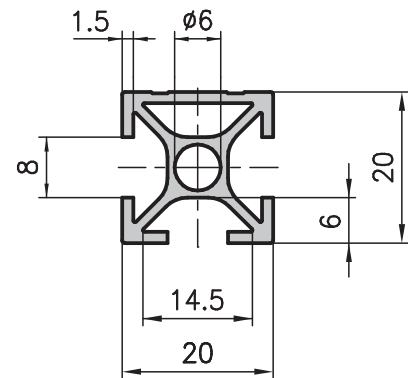

Die Profile 20x20/40 eignen sich zudem als Verstärkungs- oder Auflageprofile hinter Flächenelementen, die in Kombination mit den Verkleidungsprofilen der Basis 30 eingesetzt werden (siehe Skizze).

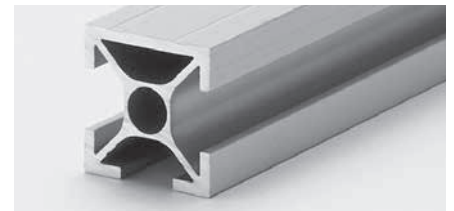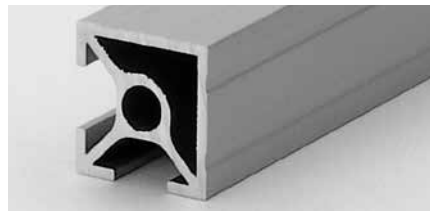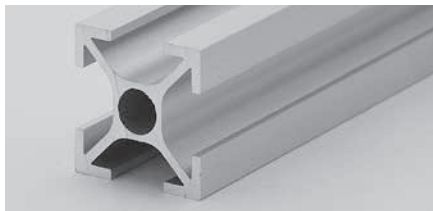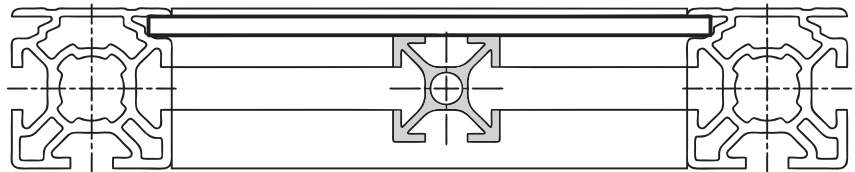

### Technische Daten

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| $I_{x,y}$    | = | 0.60 cm <sup>4</sup> |
| $W_{x,y}$    | = | 0.60 cm <sup>3</sup> |
| Profilfläche | = | 1.40 cm <sup>2</sup> |
| Gewicht      | = | 0.38 kg/m            |

### Technische Daten

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| $I_{x,y}$    | = | 0.65 cm <sup>4</sup> |
| $W_{x,y}$    | = | 0.65 cm <sup>3</sup> |
| Profilfläche | = | 1.54 cm <sup>2</sup> |
| Gewicht      | = | 0.42 kg/m            |

### Technische Daten

|              |   |                      |
|--------------|---|----------------------|
| $I_x$        | = | 0.68 cm <sup>4</sup> |
| $I_y$        | = | 0.59 cm <sup>4</sup> |
| $W_x$        | = | 0.68 cm <sup>3</sup> |
| $W_y$        | = | 0.59 cm <sup>3</sup> |
| Profilfläche | = | 1.46 cm <sup>2</sup> |
| Gewicht      | = | 0.39 kg/m            |

### Bestellangaben Bestellnummer

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Grundprofil 20x20         |                 |
| Lagerlänge 5000 mm        | D01-5-00/5000   |
| Grundprofil 20x20         |                 |
| auf Länge zugeschnitten   | D01-5-02-02/... |
| Zusätzliche Bearbeitungen | Seiten 57-61    |

### Bestellangaben Bestellnummer

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Eckprofil 20x20           |                 |
| Lagerlänge 5000 mm        | D01-3-00/5000   |
| Eckprofil 20x20           |                 |
| auf Länge zugeschnitten   | D01-3-02-02/... |
| Zusätzliche Bearbeitungen | Seiten 57-61    |

### Bestellangaben Bestellnummer

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Frontprofil 20x20         |                 |
| Lagerlänge 5000 mm        | D01-8-00/5000   |
| Frontprofil 20x20         |                 |
| auf Länge zugeschnitten   | D01-8-02-02/... |
| Zusätzliche Bearbeitungen | Seiten 57-61    |