



Vierfront-Softlineprofil 40x40 Typ C10-0

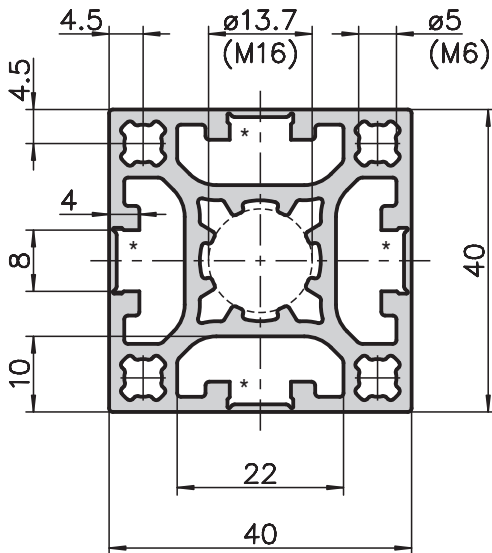

* Aufreissnut

Anwendung

In der Reinraumtechnik oder im Nahrungsmittelbereich bzw. überall, wo keine offenen Nuten und glatte Oberflächen gewünscht sind, finden diese Profile Anwendung. Dank den Aufreissnuten sind dennoch alle Verbindungsmöglichkeiten garantiert.

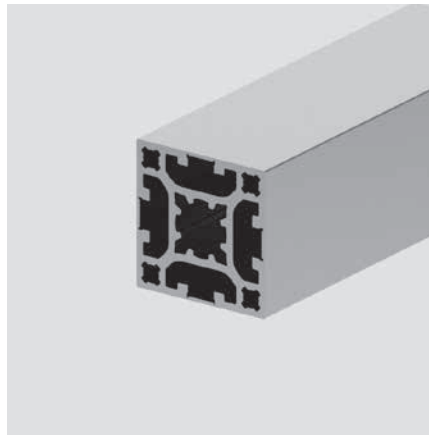


Technische Daten

$I_{x,y}$	=	9.6 cm ⁴
$W_{x,y}$	=	4.75 cm ³
Profilfläche	=	5.97 cm ²
Gewicht	=	1.6 kg/m

Bestellangaben Bestellnummer


Vierfront-Softlineprofil 40x40	
Lagerlänge 5000 mm	C10-0-00/5000
Vierfront-Softlineprofil 40x40	
auf Länge zugeschnitten	C10-0-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 57-61

Vierfront-Softlineprofil 40x80 Typ C10-3

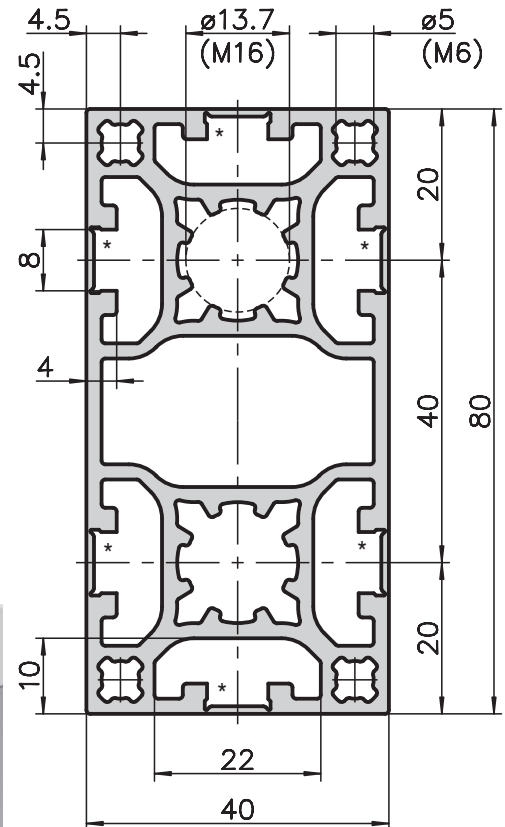

Anwendung

Für den gleichen Anwendungszweck wie C10-0, jedoch mit grösserer Stabilität aufgrund der Dimension 40x80mm.

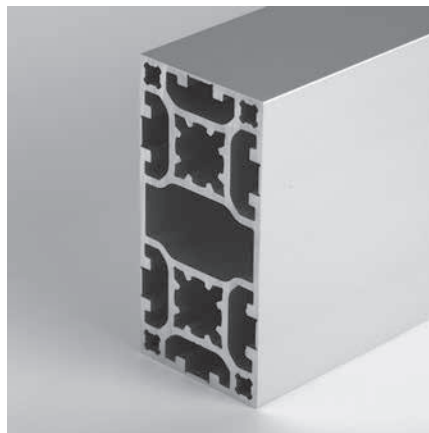

Technische Daten

I_x	=	69.73 cm ⁴
I_y	=	18.52 cm ⁴
W_x	=	17.43 cm ³
W_y	=	9.26 cm ³
Profilfläche	=	10.34 cm ²
Gewicht	=	2.8 kg/m

Bestellangaben Bestellnummer

Vierfront-Softlineprofil 40x80	
Lagerlänge 5000 mm	C10-3-00/5000
Vierfront-Softlineprofil 40x80	
auf Länge zugeschnitten	C10-3-02-02/...
Zusätzliche Bearbeitungen	Seiten 57-61