



3-fach Rollenführung Typ B06-3

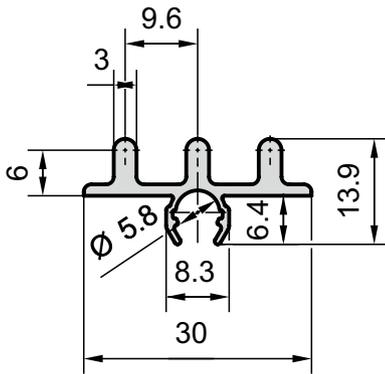

Anwendung

Die Rollenführung eignet sich sehr gut für Glasschiebetüren. Auf kleinstem Raum können 3 Schiebetüren auf Rollen realisiert werden. Zur Befestigung wird das Profil einfach in die Trägerprofile eingeklippt.

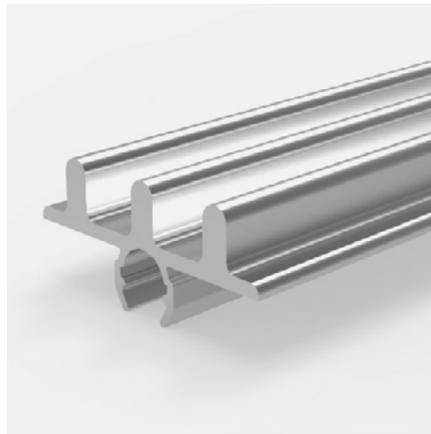

Technische Daten


Profilfläche	=	1.08 cm ²
Gewicht	=	0.30 kg/m
Legierung		EN AW-6060

Bestellangaben Bestellnummer

3-fach Rollenführung Lagerlänge 5000 mm	B06-3-5M
3-fach Rollenführung auf Länge zugeschnitten	B06-3-02-02/...



Glasschiene 5 mm Typ B06-4

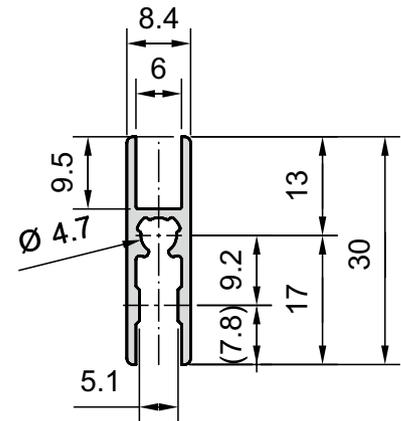

Anwendung

Die Glasschiene kann im oberen Bereich Flächen bis zu einer Dicke von 6,0 mm aufnehmen. Diese werden in den Nutgrund eingeklebt. Im unteren Bereich hat das filigrane Profil eine Verdickung zur Aufnahme von Rollen. Zusammen mit dem Rollenführungsprofil lassen sich so leichtlaufende Schiebetüren in beengten Verhältnissen realisieren.

Technische Daten

Profilfläche	=	0.91 cm ²
Gewicht	=	0.25 kg/m
Legierung		EN AW-6060

Bestellangaben Bestellnummer

Glasschiene 5 mm Lagerlänge 5000 mm	B06-4-5M
Glasschiene 5 mm auf Länge zugeschnitten	B06-4-02-02/...