



Nutenleiste 16x40 Typ B19-4

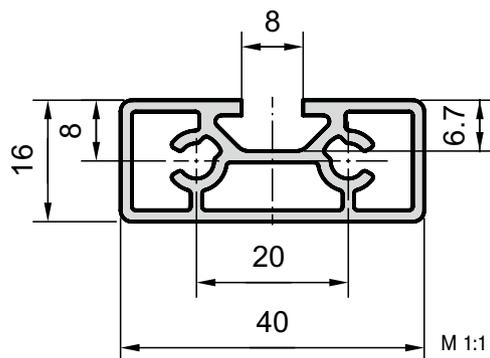

Anwendung

Die Nutleiste hat eine Standardnut der Basis 30 und der Kernlochabstand ist so gewählt, dass bei versenkten Schrauben (M5) die Schraubenköpfe seitlich nicht überstehen, dadurch kann seitlich form-schön z. B. eine Fläche befestigt werden.

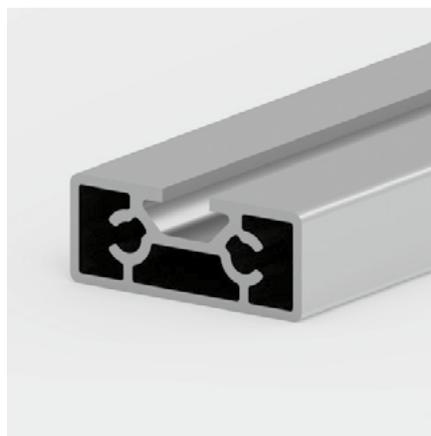


Technische Daten

Profilfläche	=	2.45 cm ²
Gewicht	=	0.66 kg/m
Legierung		EN AW-6063

Bestellangaben Bestellnummer

Nutenleiste 16x40	
Lagerlänge 5000 mm	B19-4-5M
Nutenleiste 16x40	
auf Länge zugeschnitten	B19-4-02-02/...

Wandschiene 20x120 Typ C08-4

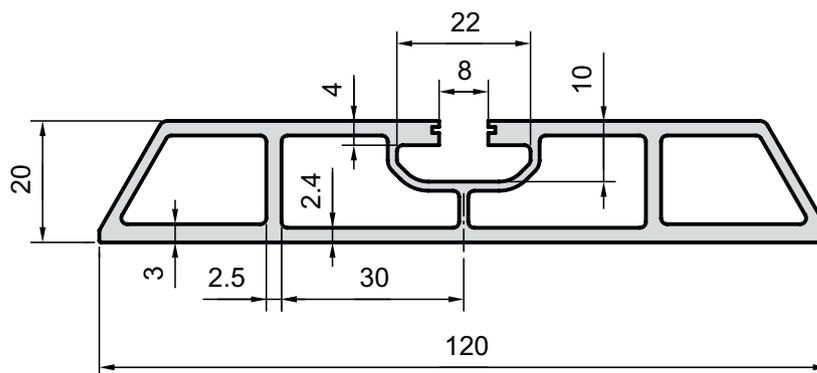

Anwendung

Wie der Name es andeutet, wird dieser Querschnitt oft an eine Wand geschraubt, um an der zentralen Nut Installationen an-bauen zu können. Für die offenen Enden sind graue Abdeckkappen erhältlich.



Technische Daten

Profilfläche	=	7.7 cm ²
Gewicht	=	2.1 kg/m
Legierung		EN AW-6063

Bestellangaben Bestellnummer

Wandschiene 20x120	
Lagerlänge 5000 mm	C08-4-5M
Wandschiene 20x120	
auf Länge zugeschnitten	C08-4-02-02/...