


U-Klemmprofil 8x13.5 Typ B19-6

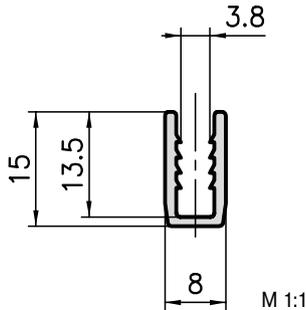

Anwendung

Spezielles Profil zur Klemmung der Drahtgitter. Das U-Profil passt in alle Profile der Basis 50, 45, 40 und 30.




Technische Daten


Profilfläche	= 0.53 cm ²
Gewicht	= 0.14 kg/m
Legierung	EN AW-6060

Bestellangaben Bestellnummer

U-Klemmprofil 8x13.5 Lagerlänge 5000 mm	B19-6-5M
U-Klemmprofil 8x13.5 auf Länge zugeschnitten	B19-6-02-02/...

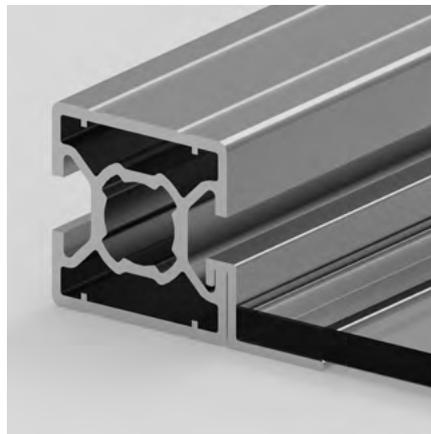

Einhängeprofil Basis 30/Basis 50

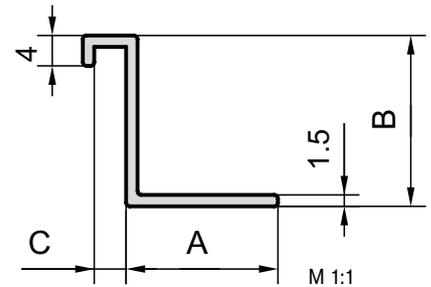

Massangaben

Typ	Basis	A	B	C
S91-013	30	16.5	12.5	2.2
S91-014	50	20.0	22.5	4.0

Anwendung

Das Einhängeprofil für Aluprofile der Basis 30 und 50 schliesst bündig mit dem Profil ab. Es dient zur Auflage von Flächenelemente wie Glas, Vollkernplatten etc. Es werden keine Befestigungsschrauben benötigt, da die Flächenelemente nur aufgelegt werden.

Technische Daten

Profilfläche	= 0.5 cm ²
Gewicht	= 0.14 kg/m
Legierung	EN AW-6063

Bestellangaben Bestellnummer

Einhängeprofil Basis 30 Lagerlänge 5000 mm	S91-013
Einhängeprofil Basis 30 auf Länge zugeschnitten	S91-013-02-02/...
Einhängeprofil Basis 50 Lagerlänge 5000 mm	S91-014
Einhängeprofil Basis 50 auf Länge zugeschnitten	S91-014-02-02/...